 



品番 : EA469FG-14A

品名 : 1・1/2" 溶接ラップジョイント(ステンス製)



販売価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
カタログ価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 12:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		

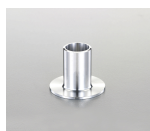

#### 仕様

呼び径	40A(1・1/2)	呼び厚さ	Sch.10S
外径	48.6mm	長さ	50.0mm
つば径	81.0mm	コーナー半径	最小:2.0mm 最大:4.0mm
材質	ステンレス(SUS304W)	重量	約240g
最高使用温度	200℃		
突合せ溶接式管継手 (JIS B 2313)			
スタブエンド (JIS 10Kタイプ)			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.