 



品番：EA469FG-20A

品名：2" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,000円(税抜) / 3,300円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,000円(税抜) / 3,300円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/11 11:46現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1058ページ | | |

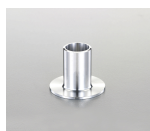

仕様

| | | | |
|------------------------|----------------|--------|----------------------|
| 呼び径 | 50A(2) | 呼び厚さ | Sch.10S |
| 外径 | 60.5mm | 長さ | 50.0mm |
| つば径 | 96.0mm | コーナー半径 | 最小:2.0mm 最大:4.0mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304W) | 重量 | 約310g |
| 最高使用温度 | 200℃ | | |
| 突合せ溶接式管継手 (JIS B 2313) | | | |
| スタブエンド (JIS 10Kタイプ) | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.