
 
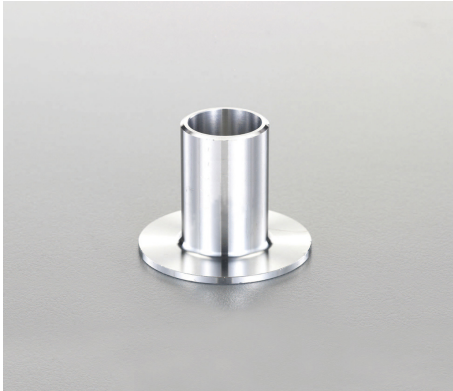


品番 : EA469FG-24A

品名 : 2・1/2" 溶接ラップジョイント(ステンス製)



販売価格	3,300円(税抜) / 3,630円(税込)		
カタログ価格	3,300円(税抜) / 3,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 12:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		

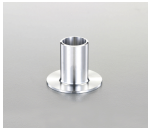

#### 仕様

呼び径	65A(2・1/2)	呼び厚さ	Sch.10S
外径	76.3mm	長さ	50.0mm
つば径	116.0mm	コーナー半径	最小:2.5mm 最大:5.0mm
材質	ステンレス(SUS304W)	重量	約430g
最高使用温度	200℃		
突合せ溶接式管継手(JIS B 2313)			
スタブエンド(JIS 10Kタイプ)			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.