 



品番 : EA469FJ-12A

品名 : 1・1/4"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)



販売価格	3,400円(税抜) / 3,740円(税込)		
カタログ価格	3,400円(税抜) / 3,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 09:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		

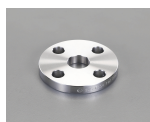

#### 仕様

フランジ形状	板フランジ	呼び圧力	10K
材質	SUSF304	呼び	32(1・1/4)
外径	135mm	ボルト中心円径	100mm
ボルト穴径	19mm	ボルト穴数	4
内径	43.2mm	適用管外径	42.7mm
フランジ厚	16mm	適用規格	JIS B2220
重量	約1470g	最高使用温度	200℃
スリップオン溶接式板フランジ			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.