


品番：EA469HB-20

品名：20A エルボ(3管種用メカ継手)



販売価格	3,890円(税抜) / 4,279円(税込)		
カタログ価格	3,890円(税抜) / 4,279円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/02 08:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		

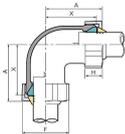

### 仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	商品名	ハイパワーロック
使用流体	水・油・空気・都市ガス、LPG(※)	最高使用圧力	水・空気・油:1.0MPa 都市ガス・LPG:0.3MPa
材質	本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ) ロックリング・カラー:鋼 パッキン:NBR	呼び	20A
ナット二面幅	51mm	ナット高さ	19mm
端面間寸法	63.5mm	使用温度範囲	-10℃~60℃(水の場合0℃~40℃)
管の差し込み長さ	34mm	標準締付トルク	80N・m

ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ

#### 【適用管種】

鋼管・・・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)  
塩ビ管・・・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)  
ポリ管・・・水道用ポリエチレン二層管(1種)

※使用可能な油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません

※都市ガス、LPGに使用できるのは鋼管との接続のみです

※水道用ポリエチレン二層管(1種)の最高使用圧力は0.75MPa以下です

※水道用ポリエチレン二層管(1種)は埋設配管に使用してください

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.