

品番：EA469HB-40


品名：40A エルボ(3管種用メカ継手)



販売価格	7,790円(税抜) / 8,569円(税込)		
カタログ価格	7,790円(税抜) / 8,569円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/04/30 18:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1102ページ		



呼び	40A
ナット高さ	24mm
ナット二面幅	76mm
端面～中心間サイズ	X: 70mm, A: 80.5mm
重量	1429g

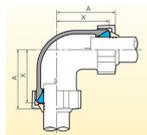

仕様

呼び	40A	ナット二面幅	76mm
ナット高さ	24mm	端面～中心間サイズ	X: 70mm, A: 80.5mm
材質	本体・ナット: 可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー: 鋼、パッキン: NBR	重量	1429g
最高使用圧力	水・空気・油: 1.0MPa(10.2kgf/cm ²)、都市ガス・LPG: 0.3MPa(3.1kgf/cm ²)		

ポリエチレン管の最高使用圧力は0.75MPa(7.6kgf/cm²)です。

油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません。

使用温度範囲	-10℃～60℃(水の場合0℃～40℃)		
--------	----------------------	--	--

耐熱用のパッキンの交換することで80℃までご使用いただけます。

適用管種	JIS G 3452: 配管用炭素鋼管、JIS G 3442: 水配管用亜鉛メッキ鋼管、JWWA K 116: 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132: 水道用ポリエチレン紛体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741: 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) ※呼び25、30はパッキンセットの交換必要 ※呼び65、80には使用不可、JIS K 6742: 水		
------	--	--	--

道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用
VP、HIVP) ※呼び25、30はパッキン
セットの交換必要 ※呼び65、80には
使用不可、JIS K 6762:水道用ポリエ
チレン二層管(1種) ※呼び30、40、
50はインコアが必要 ※呼び65、80
には使用不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.