


品番 : EA469HF-32

品名 : 32AxRc1・1/4"雌ネジソケット(3管種用メカニカル継手)



販売価格	3,540円(税抜) / 3,894円(税込)		
カタログ価格	3,540円(税抜) / 3,894円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/19 22:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		

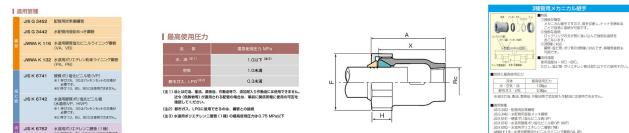

仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	商品名	ハイパワーロック
使用流体	水・油・空気・都市ガス、LPG(※)	最高使用圧力	水・空気・油: 1.0MPa 都市ガス・LPG: 0.3MPa
材質	本体・ナット: 可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ) ロックリング・カラー: 鋼 パッキン: NBR	呼び	32A
ねじサイズ	Rc1・1/4"	ナット二面幅	67mm
ナット高さ	21mm	端面間寸法	75.5mm
使用温度範囲	-10°C~60°C (水の場合0°C~40°C)	管の差し込み長さ	40mm
標準締付トルク	120N・m		

ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)めねじソケット

【適用管種】

钢管…配管用炭素鋼钢管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき钢管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング钢管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング钢管(PA・PB)

塩ビ管…硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)

ポリ管…水道用ポリエチレン二層管(1種)

※使用可能な油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません

※都市ガス、LPGに使用できるのは钢管との接続のみです

※水道用ポリエチレン二層管(1種)の最高使用圧力は0.75MPa以下です

※水道用ポリエチレン二層管(1種)は埋設配管に使用してください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.