


品番：EA469SC-3A

品名：Rc3/8"[透視式]サイトグラス(ステンレス製)

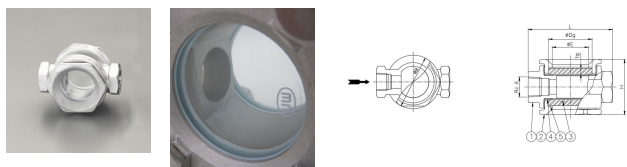

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 27,900円(税抜) / 30,690円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 27,900円(税抜) / 30,690円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/07/06 00:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|        |        |        |  |
|--------|--------|--------|--|
| メーカー   | ワシノ機器  | 型番     | GE13S                                    |
| 呼び径    | 10A    | ねじサイズ  | Rc3/8"                                   |
| 使用ガラス  | 強化ガラス  | 材質     | ボディ:SCS13A(ステンレス鋳鋼)<br>※詳細は添付図面をご確認ください。 |
| 重量     | 約0.6kg | 最高使用圧力 | 1.0MPa・G                                 |
| 最高使用温度 | 150℃   |        |  |

サイトグラスの中が空洞になっており、流体の色や流れの状況を肉眼で判別できます。

液体に使用すれば、レベルゲージの代用をします。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.