


品番：EA469SC-3A

品名：Rc3/8"[透視式]サイトグラス(ステンレス製)

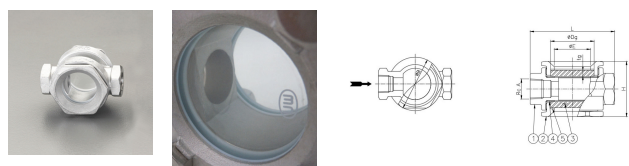

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 27,900円(税抜) / 30,690円(税込) | | |
| カタログ価格 | 27,900円(税抜) / 30,690円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/06 01:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--------|--------|--------|------------------------------------------|
| メーカー | ワシノ機器 | 型番 | GE13S |
| 呼び径 | 10A | ねじサイズ | Rc3/8" |
| 使用ガラス | 強化ガラス | 材質 | ボディ:SCS13A(ステンレス鋳鋼) ※詳細は添付図面をご確認ください。 |
| 重量 | 約0.6kg | 最高使用圧力 | 1.0MPa・G |
| 最高使用温度 | 150℃ | | |

サイトグラスの中が空洞になっており、流体の色や流れの状況を肉眼で判別できます。

液体に使用すれば、レベルゲージの代用をします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.