
 


品番：EA469SD-3

品名：Rc3/8"[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製)

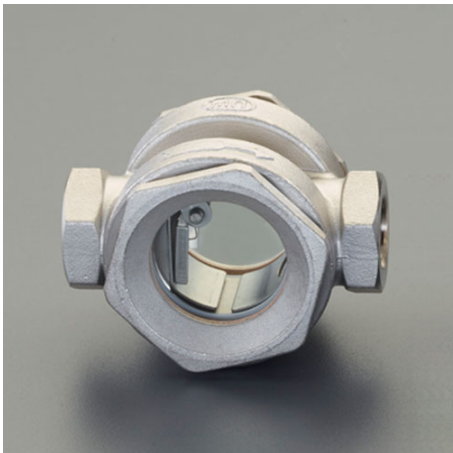

販売価格	31,600円(税抜) / 34,760円(税込)		
カタログ価格	31,600円(税抜) / 34,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 00:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1066ページ		



#### 仕様

メーカー	ワシノ機器	型番	GKF13S
用途	フラッパー式サイトグラス	呼び径	10A
ねじサイズ	PT3/8"	接続	ねじ込みRc(PT)
材質	SCS13A(ステンレス鋳鋼)	最高使用圧力	0.98MPa(10kgf/cm <sup>2</sup> )
最高使用温度	150℃	使用ガラス	強化ガラス
サイズ	A: 3/8" L: 70mm H: 約45mm	重量	0.4kg
フラッパー式サイトグラス	スプリングで押さえられたフラッパー(金属プレート)を組み込んだものです。流れに応じて金属プレートが動き、それによって流体の流れを目視できます。		

※フラッパーの赤色塗装はなくなりました

#### 代替品

品番	EA469SD-3A
コメント	変更点: ボルト固定方法



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.