 



品番：EA469WA-4

品名：1/2" 圧着ソケット(漏れ止め用)



販売価格	8,200円(税抜)／9,020円(税込)		
カタログ価格	8,200円(税抜)／9,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/07 05:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1104ページ		

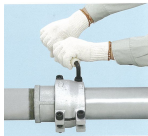

品番	呼び径	重量	材質	耐熱温度	使用流体	耐圧	使用六角レンチ
EA469WA-4	1/2"	0.43kg	本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450) パッキン:ニトリルゴム(特殊耐熱剤配合)	-30℃～130℃	水・湯・オイル・蒸気	2MPa(20kgf/cm ²)	6mm

仕様

メーカー	児玉工業	型番	S15A
用途	鋼管とチーズ、エルボ、ソケットなど継手のねじ切り部分からの漏水や、鋼管直管に発生したピンホールを緊急補修します	呼び径	15(1/2")
耐圧	2MPa(20kgf/cm ²)	耐熱温度	-30℃～130℃
使用流体	水・湯・オイル・蒸気	材質	本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450) パッキン:ニトリルゴム(特殊耐熱剤配合)
サイズ	D1:28mm D2:46mm D3:22mm D4:40mm W:78mm L:50mm	重量	0.43kg
使用六角レンチ	6mm		
継手部、直管部用			
水・湯・オイル・蒸気各流体のパイプの漏れ止めに最適。			
●設備稼働を止めず、不断水で配管漏水補修が可能 パイプの中身を抜かずに設備運転中でも漏水補修が可能！ (設備停止やエア抜き等も不要)			
●突発的な漏水にも5～10分で緊急補修 取り付けや締め込みはねじを締めるだけの緊急補修が可能			

●配管の様々な個所にも対応

直管部はもちろん、継手（ソケット・エルボ・チーズなど）との接続部も簡単に漏水補修が可能

●幅広い使用温度範囲

使用温度範囲は-30℃～130℃。冷凍用から蒸気まで使用可能！

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.