


品番：EA470BH-12

品名：Rc1・1/4"電動式ボールバルブ(AC100V/ステンレス)



販売価格	67,400円(税抜) / 74,140円(税込)		
カタログ価格	67,400円(税抜) / 74,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 00:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1064ページ		

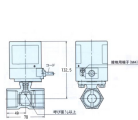


仕様	EA100-UTE 32A
呼び径	32A
ねじサイズ	Rc1・1/4"
材質	ボディ: ステンレス(SCS14A) ステム: SUS316 (Crめっき) ボール: SUS316 ボールシート: PTFE
電源	AC100V(50/60Hz)
定格電流	100mA
最大消費電力	10W
最大出力トルク	9.8N・m
定格時間	連続
絶縁等級	JIS C4003 E種
マイクロスイッチ接点容量	AC125V 2A (抵抗負荷) AC250V 0.6A (抵抗負荷)
位置リミットスイッチ	開、閉各1個(有電圧)
絶縁耐圧	AC1500V(1分間)又は(AC1800V 1秒間)
使用環境	屋外使用可 (直射日光不可)
周囲温度	-20℃~+50℃
取付姿勢	直立~水平
電源コード・接続方式	ビニルキャブタイヤコード5芯・長さ700mm・0.3mm <sup>2</sup>
潤滑方式	グリース
過負荷保護装置	インピーダンスプロテクト
塗装	ハウジング: 黒色、カバー: ライトブルー ハンマートーン

#### 仕様

メーカー	キット(KITZ)	型番	EA100-UTE 32A
呼び径	32A	ねじサイズ	Rc1・1/4"
最高使用圧力	水・油・空気(80℃以下):1.0MPa 水・油・空気(100℃以下):0.5MPa	材質	ボディ:ステンレス(SCS14A) ステム:SUS316(Crめっき) ボール:SUS316 ボールシート:PTFE
電源	AC100V(50/60Hz)	定格電流	100mA
最大消費電力	10W	最大出力トルク	9.8N・m
定格時間	連続	絶縁等級	JIS C4003 E種
マイクロスイッチ接点容量	AC125V 2A(抵抗負荷) AC250V 0.6A(抵抗負荷)	位置リミットスイッチ	開、閉各1個(有電圧)
絶縁耐圧	AC1500V(1分間)又は(AC1800V 1秒間)	使用環境	屋外使用可 (直射日光不可)
周囲温度	-20℃~+50℃	取付姿勢	直立~水平
電源コード・接続方式	ビニルキャブタイヤコード5芯・長さ700mm・0.3mm <sup>2</sup>	潤滑方式	グリース
過負荷保護装置	インピーダンスプロテクト	塗装	ハウジング:黒色、カバー:ライトブルー ハンマートーン

機能	90°正逆回転	防水構造	IEC529のIP56相当
開閉時間	50Hz:約6秒 60Hz:約5秒	接続形状	ねじ込み:JIS B0203
クラス	10K		
ボディが一体造形されたステンレス鋼製			
レデューストポア型			
RoHS相当品			

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA470BG-12</p> <p><b>コメント</b> 仕様確認してください。</p>
--	--

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.