


品番：EA470BH-14

品名：Rc1・1/2"電動式ボールバルブ(AC100V/ステンレス)

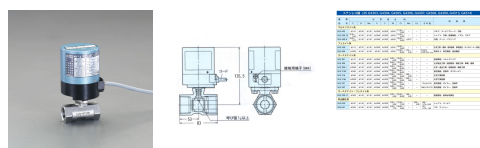

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 70,800円(税抜) / 77,880円(税込) | | |
| カタログ価格 | 70,800円(税抜) / 77,880円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/10 23:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1064ページ | | |




仕様

| | | | |
|--------------|---|------------|---|
| メーカー | キット(KITZ) | 型番 | EA100-UTE 40A |
| 呼び径 | 40A | ねじサイズ | Rc1・1/2" |
| 最高使用圧力 | 水・油・空気(80℃以下):1.0MPa 水・油・空気(100℃以下):0.5MPa | 材質 | ボディ:ステンレス(SCS14A) ステム:SUS316(Crめっき) ボール:SUS316 ボールシート:PTFE |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 定格電流 | 100mA |
| 最大消費電力 | 10W | 最大出力トルク | 9.8N・m |
| 定格時間 | 連続 | 絶縁等級 | JIS C4003 E種 |
| マイクロスイッチ接点容量 | AC125V 2A(抵抗負荷) AC250V 0.6A(抵抗負荷) | 位置リミットスイッチ | 開、閉各1個(有電圧) |
| 絶縁耐圧 | AC1500V(1分間)又は(AC1800V 1秒間) | 使用環境 | 屋外使用可 (直射日光不可) |
| 周囲温度 | -20℃~+50℃ | 取付姿勢 | 直立~水平 |
| 電源コード・接続方式 | ビニルキャブタイヤコード5芯・長さ700mm・0.3mm ² | 潤滑方式 | グリース |
| 過負荷保護装置 | インピーダンスプロテクト | 塗装 | ハウジング:黒色、カバー:ライトブルー ハンマートーン |

| | | | |
|--------------------|----------------------|------|----------------|
| 機能 | 90°正逆回転 | 防水構造 | IEC529のIP56相当 |
| 開閉時間 | 50Hz:約6秒 60Hz:約5秒 | 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 |
| クラス | 10K | | |
| ボディが一体造形されたステンレス鋼製 | | | |
| レデューストポア型 | | | |
| RoHS相当品 | | | |

代替品

| | |
|--|---|
|  | <p>品番 EA470BG-14 コメント 材質:青銅</p> |
|--|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.