


品番 : EA470CN-10

品名 : Rc 1" ニードルバルブ(ステンス製)

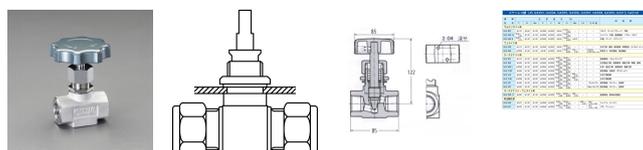

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 94,100円(税抜) / 103,510円(税込)   |      |   |
| カタログ価格  | 94,100円(税抜) / 103,510円(税込)   |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/10 22:00現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1024ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                                |   |        |  |
|--------------------------------|---|--------|--|
| メーカー                           | キッツ(KITZ)   | 型番     | UN26-AP-8  |
| 呼び径                            | 25A   | ねじサイズ  | Rc1"   |
| 使用流体                           | 空気・水・油・ガス・化学薬品<br>※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可                               | 最高使用圧力 | -20℃~常温: 25.5MPa<br>100℃以下: 21.77MPa<br>150℃以下: 19.81MPa |
| 材質                             | ボディ: SUS316<br>パッキン: PTFE+PFA<br>ガスケット: 非石綿シート<br>ハンドル: 亜鉛合金ダイカスト | 接続形状   | ねじ込み: JIS B0203  |
| ステンレス鋼製ミニチュアニードルバルブ            |   |        |  |
| ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能 |   |        |  |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.