 



品番 : EA470CN-2

品名 : Rc 1/4" ニードルバルブ(ステンス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 27,300円(税抜) / 30,030円(税込) | | |
| カタログ価格 | 27,300円(税抜) / 30,030円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/10 20:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1024ページ | | |

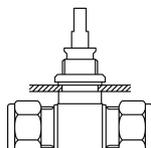

仕様

| | | | |
|--------------------------------|---|--------|--|
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | UN26-AP-2 |
| 呼び径 | 8A | ねじサイズ | Rc1/4" |
| 使用流体 | 空気・水・油・ガス・化学薬品 ※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可 | 最高使用圧力 | -20℃~常温: 25.5MPa 100℃以下: 21.77MPa 150℃以下: 19.81MPa |
| 材質 | ボディ: SUS316 パッキン: PTFE+PFA ガスケット: 非石綿シート ハンドル: 亜鉛合金ダイカスト | 接続形状 | ねじ込み: JIS B0203 |
| ステンレス鋼製ミニチュアニードルバルブ | | | |
| ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.