


品番 : EA470CR-11

品名 : G 1/4"xRc1/4"ニードルバルブ (圧力計/ロングハンドル)

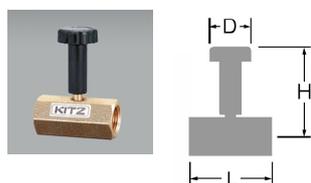

販売価格	5,350円(税抜) / 5,885円(税込)		
カタログ価格	5,350円(税抜) / 5,885円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/15 10:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0768ページ1066ページ		



仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	BCGVL-8A
最高使用圧力	-29~80℃の水・油・空気:2.8MPa	材質	ボディ:青銅鑄物(CAC406C) ステム:黄銅(C3604)
ねじサイズ	G1/4"×Rc1/4"	接続形状	テーパめねじ×平行めねじ
クラス	20K		
圧力計用ニードルバルブ			
丸形ロングハンドル			
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.