


品番 : EA470CR-12

品名 : G 3/8"xRc3/8"ニードルバルブ (圧力計/ロングハンドル)

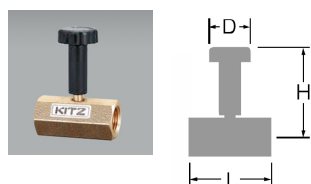


販売価格	5,960円(税抜) / 6,556円(税込)		
カタログ価格	5,960円(税抜) / 6,556円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 21:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	BCGVL-10A
最高使用圧力	-29~80℃の水・油・空気:2.8MPa	材質	ボディ:青銅鑄物(CAC406C) ステム:黄銅(C3604)
ねじサイズ	G3/8"×Rc3/8"	接続形状	テーパめねじ×平行めねじ
クラス	20K		
圧力計用ニードルバルブ			
丸形ロングハンドル			
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません			

#### 代替品

	品番	EA470CR-2
	コメント	スタンダードハンドル

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

