



品番：EA470E-20

品名：2" ロックレバー式ダンパー

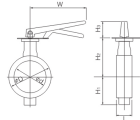

販売価格	14,700円(税抜) / 16,170円(税込)		
カタログ価格	14,700円(税抜) / 16,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 00:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1063ページ		

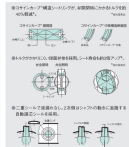

メーカー	巴バルブ	型番	700G-1T
呼び径	50mm(2")	最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	-10~80℃	本体形状	中心型ウェハータイプ
適用フランジ	JIS:5K/10K ANSI:125Lb/150Lb DIN NP10/NP16 BS 4504 PN10/PN16 BS 10 Table E	材質	本体:FCD450 弁体:SCS14、PPS 弁棒:SUS420J2 シート:EPDM、NBR
面間寸法	JIS B 2002(46系列)/ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)	トップフランジ	ISO 5211/1準拠

ロックレバー式

JIS、ISO面間適合汎用バルブ

配管用ガスケット不要

コサインカーブ構造のシートリング

トルクがかかりにくい球面弁体による高い耐久性

二重シールで液漏れを防止
2次側はシャフトの動きに追従する自動調芯シールを採用

(財)日本消防設備安全センター認定品

消防防災設備用として使えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.