



品番 : EA470E-30

品名 : 3" ロックレバー式ダンパー

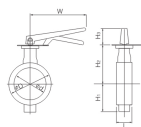

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 16,200円(税抜) / 17,820円(税込) | | |
| カタログ価格 | 16,200円(税抜) / 17,820円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/11 00:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1063ページ | | |

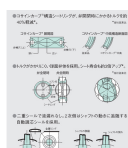

| | | | |
|---------|-------------------------------|--------|-----------|
| メーカー | 巴バルブ | 型番 | 700G-1T-3 |
| ロックレバー式 | | | |
| 呼び径 | 80A(3") | 最高温度範囲 | -10~80℃ |
| 材質 | 本体:FCD450、弁体:SCS14 | 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 適用フランジ | 5K/10K(JIS)、125lb/150lb(ANSI) | 使用温度範囲 | -10~80℃ |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.