

品番：EA470VB-40A


品名：# 40 ボールバルブ(コンパ°外型)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,660円(税抜) / 9,526円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 8,660円(税抜) / 9,526円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/04/04 18:02現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1052ページ                      |      |   |



|    |   |
|----|---|
| 品番 | EA470VB-40A   |
| 品名 | # 40 ボールバルブ(コンパ°外型)   |
| 仕様 | ボディア材質: U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)<br>シール材質: シート: PTFE, Oリング: EPDM<br>最大許容圧力(常温): 1.0MPa(10.2kgf/cm2)<br>流体温度: 0~50℃<br>呼び径(塩ビ管): 40<br>全長: 146mm<br>適合管外径: 48.21mm<br>接続規格: ソケット形 |

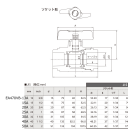

#### 仕様

|            |                        |       |                         |
|------------|------------------------|-------|-------------------------|
| ボディア材質     | U-PVC<br>(硬質ポリ塩化ビニル樹脂) | シール材質 | シート: PTFE<br>Oリング: EPDM |
| 最大許容圧力(常温) | 1.0MPa(10.2kgf/cm2)    | 流体温度  | 0~50℃                   |
| 呼び径(塩ビ管)   | 40                     | 全長    | 146mm                   |
| 適合管外径      | 48.21mm                | 接続規格  | ソケット形                   |

構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適

球体の弁体により、流路がストレートで流体抵抗が極めて小さい(優れた水特性)

熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配が少ない

シートはPTFEを採用しているため、耐食性、耐薬品性、耐摩耗性に優れている

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.