


品番 : EA471CE-30A

品名 : #30 伸縮ジョイント

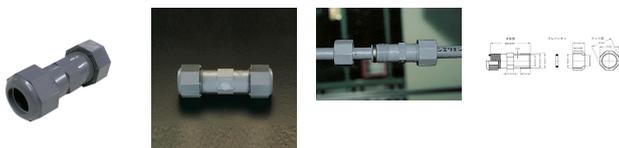

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,790円(税抜) / 1,969円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,790円(税抜) / 1,969円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/07/11 02:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1092ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---|--------|---------|
| 用途 | JIS K 6741 (硬質ポリ塩化ビニル管) VP管・VU管の補修用としてご使用下さい。 | 呼び径 | 30 |
| 耐熱温度 | 使用適正限界温度: 50℃まで 最高限界温度: 80℃まで | 耐圧(流水) | 0.35MPa |
| 材質 | 本体、ナット: 硬質塩化ビニール ゴムリング: 天然ゴム(NR) | | |

接着剤不要で締め付けただけで、強力で管同士を結合できます。

使用上の注意

- 1) 本製品は補修用です。恒久的には使用しないで下さい。
- 2) 製品には管の抜け防止機能はありません。施工時は離脱防止を行って下さい。
- 3) 本製品は硬質ポリ塩化ビニル管用の継手です。異種管との接続には使用しないで下さい。
- 4) 施工時には、温度差による熱伸縮、地盤沈下等による事故防止の対策をして下さい。

※給水・飲料水用途には使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.