


品番：EA471CP-50

品名：#50/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本)

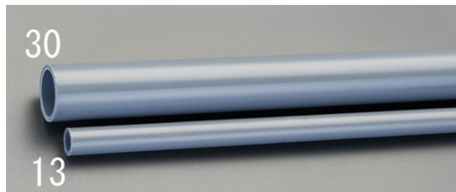

販売価格	4,620円(税抜) / 5,082円(税込)		
カタログ価格	4,620円(税抜) / 5,082円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/06 12:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0035ページ1050ページ1406ページ		



品番	EA471CP-50
品名	#50/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本)
販売価格	4,620円(税抜) / 5,082円(税込)
カタログ価格	4,620円(税抜) / 5,082円(税込)
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/06 12:23現在)
商品入数	1
販売単位	本
カタログページ	0035ページ1050ページ1406ページ

#### 仕様

呼び径(塩ビ管)	50	基準外径	60mm
基準厚み	4.5mm	全長	2m
材質	硬質塩化ビニール	最高使用圧力(静水圧)	0.75MPa
入数	1本		

JIS K 6741

耐食性に優れており、腐食の心配など不要です。

弾性に富み、機械的強度が大きいです。

塩ビの中では最高の耐候性です。

内面が平滑であり摩擦係数が小さく、またスケールの付着も少なく流量抵抗の小さいパイプです。

電気絶縁性に優れています。

衛生的です。

自燃性はなく炎をとると、自然に火は消える自己消火性です。

鉄の約1/6、アルミの約1/2と軽く取り扱いが簡単です。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.