


品番：EA471CP-65

品名：#65/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本)

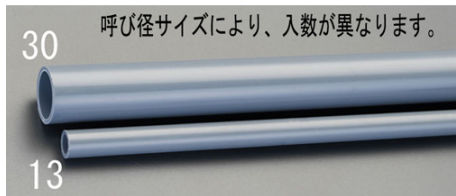

販売価格	5,490円(税抜) / 6,039円(税込)		
カタログ価格	5,490円(税抜) / 6,039円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/02 22:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0035ページ1050ページ1406ページ		



呼び径	入数
30	1
13	1

仕様

呼び径(塩ビ管)	65	基準外径	76mm
基準厚み	4.5mm	全長	2m
材質	硬質塩化ビニール	最高使用圧力(静水圧)	0.75MPa
入数	1本		
JIS K 6741			
耐食性に優れており、腐食の心配など不要です。			
弾性に富み、機械的強度が大きいです。			
塩ビの中では最高の耐候性です。			
内面が平滑であり摩擦係数が小さく、またスケールの付着も少なく流量抵抗の小さいパイプです。			
電気絶縁性に優れています。			
衛生的です。			
自燃性はなく炎をとると、自然に火は消える自己消火性です。			
鉄の約1/6、アルミの約1/2と軽く取り扱いが簡単です。			

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.