


品番 : EA475-25

品名 : 250x4.8mm 結束バンド(10本)

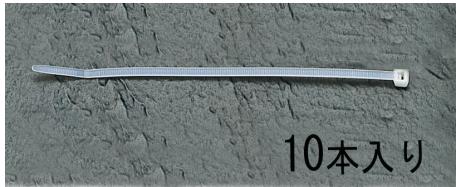

| | | | |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 115円(税抜)／127円(税込) | | |
| カタログ価格 | 115円(税抜)／127円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 188 (2026/02/04 01:43現在) | | |
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1114ページ 1922ページ | | |



カタログ訂正

25/02/25 ●最大径:(誤)74mm→(正)62mm (No.56 1254)

仕様

| | | | |
|--------|----------|---------|--------|
| 全長 | 250mm | 幅 | 4.8mm |
| 厚み | 1.5mm | 最大径 | 62mm |
| 最小径 | 5mm | ループ引張強度 | 22kgf |
| 使用温度範囲 | -40～85°C | 材質 | ナイロン66 |
| カラー | 白 | 入数 | 10本 |

通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。

代替品

| | |
|--|---------------------------|
| | 品番 EA475-250 コメント 100本 |
|--|---------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

