


品番 : EA475AJ-10

品名 : 100x 2.5mm 結束バンド(耐候性/100本)

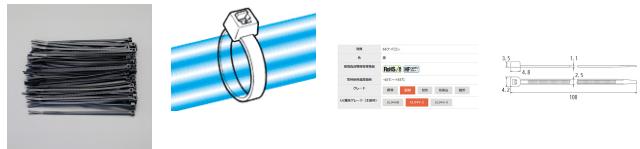

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 255円(税抜)／281円(税込) | | |
| カタログ価格 | 255円(税抜)／281円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 18 (2026/02/03 19:24現在) | | |
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | pk |
| カタログページ | 1116ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|----------|---------|---------|
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | AB100-W |
| 全長 | 100mm | 幅 | 2.5mm |
| 厚み | 1.1mm | 最大径 | 22mm |
| 最小径 | 1.0mm | ループ引張強度 | 8.16kgf |
| 使用温度範囲 | -40～85°C | 材質 | ナイロン66 |
| 色 | 黒 | 入数 | 100本 |

屋内外の紫外線の当たる場所でも使用可能。

横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能

UL規格認定品

RoHS適合品

代替品

| | |
|--|------------------------------|
| | 品番 EA475B-100 コメント メーカー違い |
|--|------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.