


品番：EA475AJ-620B

品名：201x4.7mm 結束バンド(再結束/耐候/100本)



販売価格	2,500円(税抜) / 2,750円(税込)		
カタログ価格	2,500円(税抜) / 2,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/27 05:21現在)		
商品入数	100	販売単位	袋
カタログページ	1116ページ		

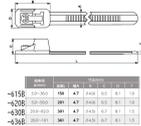

ナイロン66とは  
ポリアミド系樹脂の中では熱安定性が高く、  
エンジニアリングで用いられる一般的な材料で、  
ナイロン66は十分な耐候性に加え、耐油性や  
耐薬品性、耐熱性に優れています。

### 仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	ORF200-S-W
商品名	アウトレバーリピータイプ	結束径	φ5~50mm
全長	201mm	幅	4.7mm
厚み	1.0mm	使用温度範囲	-40~85℃
ループ引張強度	135N (13.77kgf)	色	黒
材質	ナイロン66	入数	100本

・片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ  
取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。

・取り外しやすさを重視した結束バンド  
取り外しの際、ニツパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。

レバーは丸みを持たせた押しやすいデザイン

細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適

屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能

RoHS指令適合品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.