


品番 : EA475AJ-630B

品名 : 301x4.7mm 結束バンド(再結束/耐候/100本)

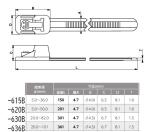

販売価格	4,260円(税抜) / 4,686円(税込)		
カタログ価格	4,260円(税抜) / 4,686円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/12/14 01:04現在)		
商品入数	100	販売単位	袋
カタログページ	1160ページ		



ナイロン66とは
ゼリックスト系樹脂の中で結晶化度が高く、
レバーリリース機能を備えた耐候性の高い
ナイロンよりも耐熱性のほかに柔軟性や
耐摩耗性、高強度に優れています。

仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	ORF300-S-W
商品名	アウトレバーリピートタイ	結束径	Φ 20~82mm
全長	301mm	幅	4.7mm
厚み	1.5mm	使用温度範囲	-40~85°C
ループ引張強度	135N (13.77kgf)	色	黒
材質	ナイロン66	入数	100本

・取り外しやすさを重視した結束バンド

取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。

・片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ

取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。

レバーは丸みを持たせた押しやすいデザイン

細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適

屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能

RoHS指令適合品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.