
 
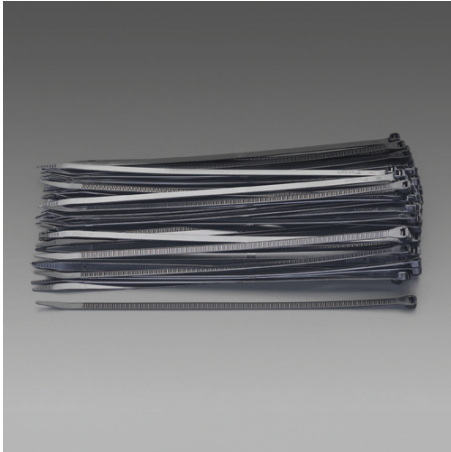


品番 : EA475AT-370

品名 : 389x 5.7mm 結束バンド(耐候性/100本)



販売価格	5,420円(税抜) / 5,962円(税込)		
カタログ価格	5,420円(税抜) / 5,962円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/18 17:05現在)		
商品入数	100	販売単位	pk
カタログページ	1160ページ		

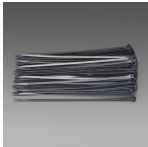


#### 仕様

メーカー	バンドウイット (PANDUIT)	型番	PLT370SB
商品名	スーパーグリップ	束線径	最小: φ 4.1mm 最大: φ 107mm
幅	5.7mm	厚み	1.3mm
全長	389mm	ループ引張強度	31.7kg(311N)
使用温度範囲	-59℃~85℃	色	黒(耐候性)
材質	耐候性ナイロン66	総重量	約305g
入数	100本		

ヘッド及びバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることなく、電線の被覆を傷つけません。

ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。

#### 代替品

 100本入り	品番 EA475B-380 コメント 380x7.6mm/100本(耐候性) 安価
--	--

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.