


品番：EA475AY-22

品名：225x4.8mm 結束バンド(ダブルヘッドタイプ) /100本

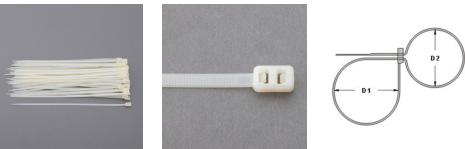

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 880円(税抜)／968円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 880円(税抜)／968円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/07/18 08:46現在) |      |   |
| 商品入数    | 100                          | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1158ページ                      |      |   |



仕様

|                                      |       |         |              |
|--------------------------------------|-------|---------|--------------|
| 全長(mm)                               | 225   | 幅(mm)   | 4.8          |
| 厚み(mm)                               | 1.3   | 最大径(mm) | 59・52        |
| 最小径(mm)                              | 2.5・2 | 入数(本)   | 100          |
| ループ引張強度(kgf)                         | 22    | 材質      | ナイロン66、94V-2 |
| 使用温度範囲                               | 0～85℃ |         |              |
| 一本の結束バンドで平行する二系統の配線を8の字状に束ねる事が出来るバンド |       |         |              |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.