


品番 : EA475B-200

品名 : 200x 4.6mm 結束バンド(耐候性/100本)

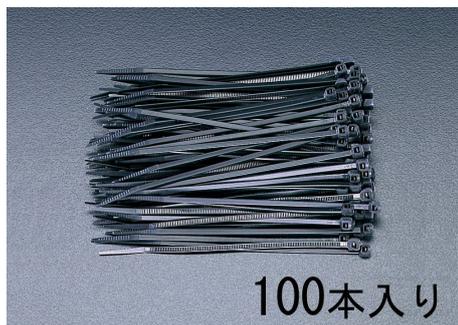

| | | | |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,000円(税抜) / 1,100円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,000円(税抜) / 1,100円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 594 (2025/08/03 15:15現在) | | |
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1159ページ | | |



※本製品は、耐候性に優れたナイロン66素材を使用しています。また、カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。

仕様

| | | | |
|--------|---------|---------|--------|
| 全長 | 200mm | 幅 | 4.6mm |
| 厚み | 1.6mm | 最大径 | 51mm |
| 最小径 | 5mm | ループ引張強度 | 22kgf |
| 使用温度範囲 | -40~85℃ | 材質 | ナイロン66 |
| 入数 | 100本 | | |

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。

代替品

| | |
|--|--|
|  | 品番 EA475AT-200 コメント メーカー違い、211x5.7mm 100本 |
|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.