
 


品番 : EA475B-250

品名 : 250x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本]

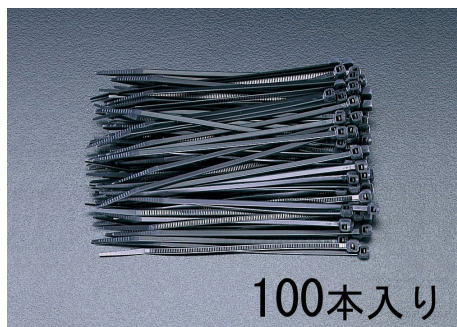

販売価格	1,100円(税抜) / 1,210円(税込)		
カタログ価格	1,100円(税抜) / 1,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 869 (2025/06/18 13:28現在)		
商品入数	100	販売単位	袋
カタログページ	1159ページ		



※本製品は、耐候性に優れたナイロン66素材を使用しています。また、カーボン粒を添加し、紫外線に強く、屋外の天候条件下で使用できます。

#### 仕様

全長	250mm	幅	4.8mm
厚み	1.5mm	最大径	62mm
最小径	5mm	ループ引張強度	22kgf
使用温度範囲	-40~85℃	材質	ナイロン66
入数	100本		

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。

#### 代替品

	<b>品番</b> EA475AT-250 <b>コメント</b> メーカー違い、264x5.7mm 100本
--	--

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.