
 
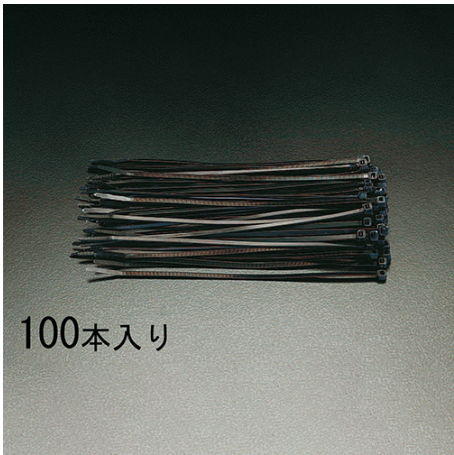


品番：EA475B-60

品名：63.7x2.4mm 結束バンド(耐候性/100本)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 85円(税抜)／94円(税込)              |      |   |
| カタログ価格  | 85円(税抜)／94円(税込)              |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/06/18 11:40現在) |      |   |
| 商品入数    | 100                          | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1159ページ                      |      |   |

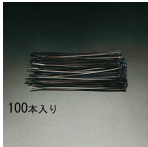

仕様

|        |         |         |        |
|--------|---------|---------|--------|
| 全長     | 63.7mm  | 幅       | 2.4mm  |
| 厚み     | 1.0mm   | 最大径     | 10mm   |
| 最小径    | 2mm     | ループ引張強度 | 8kgf   |
| 使用温度範囲 | -40～85℃ | 材質      | ナイロン66 |
| 入数     | 100本    |         |        |

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。

代替品

|  |      |           |
|--|------|-----------|
|  | 品番   | EA475B-75 |
|  | コメント |           |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.