


品番：EA475FT-10

品名：100x 2.4mm 結束バンド(高耐候性/10本)

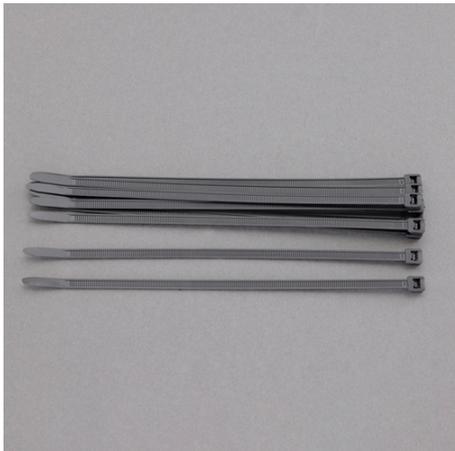

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 165円(税抜) / 182円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 165円(税抜) / 182円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 50 (2025/12/17 14:22現在) |      |   |
| 商品入数    | 10                            | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1160ページ                       |      |   |



#### 仕様

|       |                                 |         |          |
|-------|---------------------------------|---------|----------|
| メーカー  | デンカエレクトロン                       | 型番      | TDK-100  |
| 用途    | 太陽光パネル架台でのケーブル配線・固定に最適な耐候性結束バンド | 全長      | 100mm    |
| 幅     | 2.4mm                           | 厚み      | 1.1mm    |
| 最大結束径 | 22mm                            | ループ引張強度 | 8kgf     |
| 材質    | 11ナイロン                          | 使用温度範囲  | -40~100℃ |
| 難燃規格  | UL94 HB(ナイロン)                   | 入数      | 10本      |

ソーラーパネルの施工に最適な耐候性結束バンドです。

11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。

塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでも使用できます。

RoHS10対応品

#### 代替品

|  |      |             |
|--|------|-------------|
|  | 品番   | EA475AJ-10  |
|  | コメント | 100x66 100本 |



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.