


品番 : EA475FT-25

品名 : 250x 4.8mm 結束バンド(高耐候性/10本)

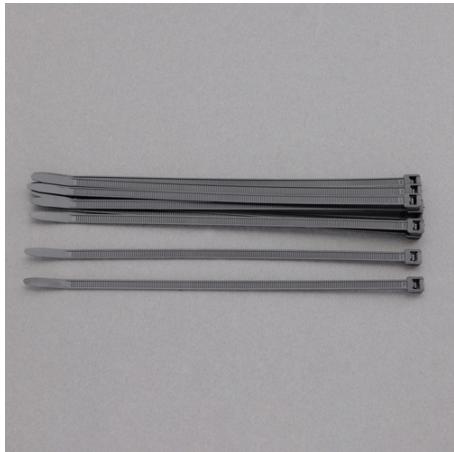

販売価格	590円(税抜)／649円(税込)		
カタログ価格	590円(税抜)／649円(税込)		
在庫数	最新在庫: 32 (2025/12/17 14:23現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1160ページ		



## 仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	TDK-250
用途	太陽光パネル架台でのケーブル配線・固定に最適な対候性結束バンド	全長	250mm
幅	4.8mm	厚み	1.3mm
最大結束径	65mm	ループ引張強度	22kgf
材質	11ナイロン	使用温度範囲	-40～100°C
難燃規格	UL94 HB(ナイロン)	入数	10本

ソーラーパネルの施工に最適な耐候性結束バンドです。

11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。

塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでも使用できます。

RoHS10対応品

## 代替品

	品番 EA475AJ-25 コメント ナイロン66 100本
--	-----------------------------------



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.