
品番: EA475GH-84

品名: 結束バンド用ベース(金属·X線検出用/20個)

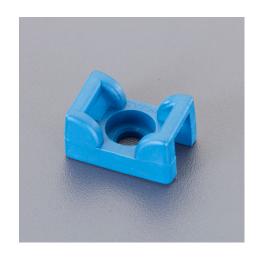

販売価格	2,040円 (税抜)/ 2,244円(税込)				
カタログ価 格	2,040円(税抜)/2,244円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/09 07:58現在)				
商品入数	20	販売単位	袋		
カタログ ページ	1162ページ				













仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	MCXRKR8G5-BLU
適応バンド幅	2.5~4.8mm	サイズ	24.8×14.3×12.1(H)mm
穴径	6.5mm	適用ビス	M6
使用温度範囲	−40℃~+85℃	色	青
材質	変性66ナイロン・鉄系成分	入数	20個

メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のタイマウント・タイプ

台座形状のため、配線をしっかりと保持することができます。

金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具 食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的

金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能

RoHS適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.