



品番：EA491A-2

品名：1/4" マグネティックチェックバルブ

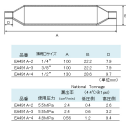

販売価格	4,250円(税抜)／4,675円(税込)		
カタログ価格	4,250円(税抜)／4,675円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/08 05:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

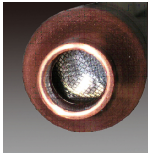

圧力降下は最小にし最高のろ過作用をもたらします

仕様

材質	銅	適用冷媒	CFC、HCFC、HFC (R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C)
使用温度	−40〜148℃	サイズ	1/4"
全長	100mm	使用圧力	5.5MPa
30メッシュステンレススクリーン内蔵			
UL/cUL/CE承認			
ロー付けで設置します。			
流れる方向は矢印の方向のみです。			
30メッシュ ステンレススクリーン内蔵圧力降下を最小にし最高のろ過作用をもたらします。 高研磨したマルテンサイト系のステンレス製ディスクと頑丈なマグネットの組品がチェック機能を実にします。			

代替品



品番 EA495AA-2
コメント ストレーナーになります。

