

品名：3/8" マグネティックチェックバルブ




販売価格	4,250円(税抜)／4,675円(税込)		
カタログ価格	4,250円(税抜)／4,675円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/13 20:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



メッシュ数

●メッシュとは下の図のタイプCの5.4mmの太さの網目の数です。
上図の場合だと、5.4mmの網目が5個あります。
メッシュ数が大きいほど網目の間隔が多くなるので密になります。
●また線径によって網目の強度や変形が異なります。
網目が太くなれば強度が多くなりますが、
細くなれば線径が多くなるメッシュです。
●網目の割合(網目数)×25.4mm=メッシュ数-線径

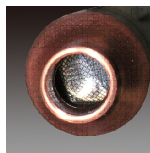

品番	内径/サイズ	A	B	C
EMF1-A-2	1/2"	100	22.2	7.9
EMF1-A-3	3/4"	100	22.2	7.9
EMF1-A-4	1/2"	130	20.0	8.1

(単位:mm)

仕様

材質	銅		
30メッシュステンレススクリーン内蔵			
適用冷媒	CFC、HCFC、HFC (R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C・R32・R410A)	使用温度	−40〜148℃
サイズ	3/8”	全長	100mm
使用圧力	5.5MPa		

© 2018 ESCO Co.,Ltd.