

品番：EA495MD-6


品名：3/4" サクションラインフィルタードライヤー(口付)



販売価格	10,400円(税抜)／ 11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜)／11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 11:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0028ページ		



フィルタードライヤーやバルブを口付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げて下さい。

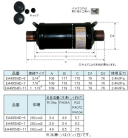

34ミクロンのごみを除去するためのフィルターがあります。

仕様

適用冷媒	R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A	吐出径	3/4”
安全使用圧力	3.4MPa	温度範囲	－40～71℃
口付タイプ			
サービスポート付			
矢印の方向に取り付けて下さい。			
アスベストは使用されていません。			
フィルタードライヤーやバルブを口付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げて下さい。			
サククションライン（気体側・低圧側）			
25ミクロンのごみを保持（アルミナ：30% molecular sieve：70%）			
粉体塗装			
UL/cUL規格合格			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

