

品番：EA495MD-7


品名：7/8" サクションラインフィルタードライヤー(口付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,400円(税抜) / 11,440円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,400円(税抜) / 11,440円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2025/06/24 18:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0028ページ | | |



フィルタードライヤーやバルブを口付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げして下さい。

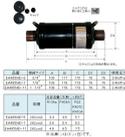

34ミクロンのごみを除去するためのフィルターがあります。

仕様

| | | | |
|---|-----------------------------------|--------|--------|
| 適用冷媒 | R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A | | |
| フィルタードライヤーやバルブを口付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げして下さい。 | | | |
| 口付タイプ | | | |
| サービスポート付 | | | |
| サイズ | 7/8" | 安全使用圧力 | 3.4MPa |
| 温度範囲 | -40~71℃ | | |
| 矢印の方向に取り付けて下さい。 | | | |
| サククションライン(気体側・低圧側) | | | |
| 25ミクロンのごみを保持(アルミナ:30% molecular sieve:70%) | | | |
| 粉体塗装 | | | |
| UL/cUL規格合格 | | | |
| アスベストは使用されていません。 | | | |

代替品



品番 EA495MD-6
コメント 3/4”になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.