


品番：EA496A-3

品名：3/8" 冷凍機用ボールバルブ

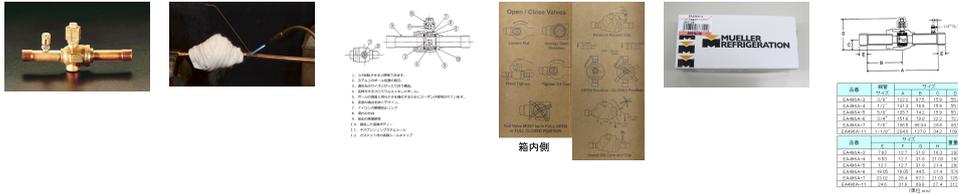

販売価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
カタログ価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 43 (2026/03/16 16:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0027ページ		



管の両端が長いので、バルブを分解せずに、取付できます。

仕様

適用冷媒	CFC、HCFC、HFC (R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C・R32・R410A)	最高使用圧力	5.3MPa
接続	ロウ付	銅管	3/8"
全長	140mm	使用温度範囲	-40~148℃

フィルタードライヤーやバルブをロウ付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げして下さい。

アクセスポート付

液体、気体いずれかの高圧又は低圧の冷媒管で使用できます。

管の両端が長いので、バルブを分解せずに、取付できます。

バルブのボールシールはカーボンを使用したテフロンです。これが普通のテフロンより密閉性を強化し、ボールを長持ちさせます。

2つのOリングステムシールが強力に密閉します。

シールキャップ内のゴムのガスケットが2重に密閉します。

内部の高い圧力がステムを圧迫する時、ナイロンワッシャーが摩擦を抑える働きをします。

流せる方向はボールバルブのボディー側面に矢印で示されています。

ステムの頂上の矢印を流れの方向に合わせて切替えます。

一方が開いている間、もう一方は閉じています。

口ウづけをする際は内部の構成部品を保護するため、濡らした布などを巻いて、熱を抑えて下さい。

付属のバルブコアをお客様で装着する必要があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.