


品番：EA500-500

品名：500mm 2本爪プーラー

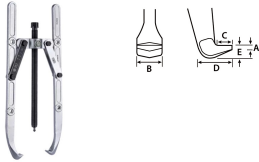

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 92,400円(税抜) / 101,640円(税込) | | |
| カタログ価格 | 92,400円(税抜) / 101,640円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/24 09:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0321ページ | | |



モデルチェンジ内容 23/04/18 旧:ロゴ・品番・サイズ部直接印字、新:ロゴ・品番・サイズ部が黒地に印字(9025 No.56)

仕様

| | | | |
|-----------------------------|------------|-------------|----------------|
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 205-3 |
| 材質 | ドイツ鋼 | | |
| ドイツ鋼特有の粘りのある爪です。 | | | |
| ねじピッチが細かくしてある為楽に外せます。 | | | |
| ジョイント位置の変更でアーム長を変えます。 | | | |
| 爪 | 2本 | 最大直径 | 500mm |
| アーム深さ | 540mm | 重量 | 8.5kg |
| 引張強度 | 12t | | |
| ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。 | | | |
| 操作中にアームが自動的に締まります。 | | | |
| 2本アームプーラーは狭い場所での使用に最適です。 | | | |
| センターボルトサイズ(mm) | R3/4×400 | ジョイント位置調整穴数 | 3 |
| センターボルトヘッドサイズ(mm) | 27 | 能力 | 240-500mm(外抜き) |

| | | | |
|------|--------------------------------|--|--|
| 爪サイズ | A:5mm、B:29mm、C:17mm、E: 22mm | | |
|------|--------------------------------|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.