



品番：EA506AL-61

品名：564x356x175mm/23.0L コンテナ

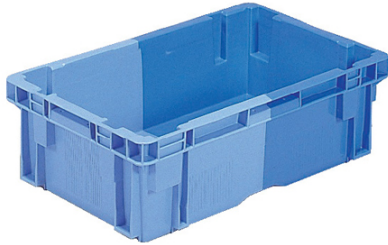

販売価格	3,650円(税抜) / 4,015円(税込)		
カタログ価格	3,650円(税抜) / 4,015円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/27 05:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1575ページ		

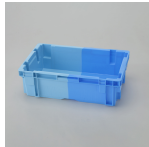

仕様

メーカー	三甲(サンコー)	型番	202355
商品名	SNコンテナ-B#23P	容量	23L
外寸(mm)	564×356×175(H)	色	ブルー/ライトブルー
内寸(mm)	514×310×160(H)	有効内寸	499×295×150mm
圧縮荷重	20.3kN(2070kgf)	材質	ポリプロピレン
重量(g)	1700	底面形状	定型の分類には属さない底面形状です。 使用環境や目的に合わせてカスタマイズした形状です。

積み重ね可能

180°回転により同色でスタッキング

2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。

両短辺ラベル剥離用リブ有

底面2分割タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.