


品番：EA520AG-13

品名：1455x800mm リヤカー・折畳式(側板付/OD色)

	販売価格	268,400円(税抜)／295,240円(税込)		
	カタログ価格	268,400円(税抜)／295,240円(税込)		
	在庫数	最新在庫：4（2026/03/25 03:30現在）		
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	1665ページ2551ページ			

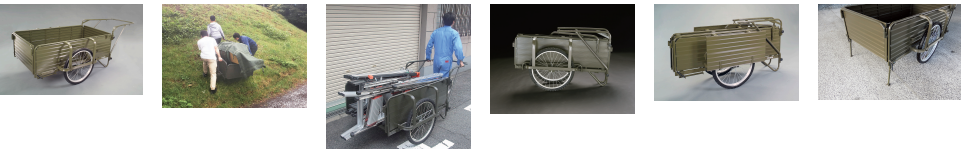

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

高耐久&高耐荷重！ ESCOオリジナルの折りたたみ式リヤカー

仕様

組立サイズ	1160×2380×810mm	折りたたみサイズ	470×1560×810mm
荷台サイズ	800×1455mm	材質	アルミ合金
タイヤ	φ 609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ	ハンドル長さ	875mm
側板	平板	積載均等耐荷重	180kg
重量	40kg	ケースサイズ(mm)	1650×490×850(H) ※実寸
タイヤ幅	約45mm		
前後の板は簡単に取り外し可能で、長尺物の運搬にも対応			
荷締ベルト付			
手を放しても傾かない折りたたみ式ストッパー付			
タイヤ周りに補強フレーム付			

代替品

--	--



品番 EA520AG-12A
コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.