


品番：EA520B-22

品名：715x460mm/150kg 運搬車(フットブレーキ付)

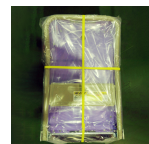

販売価格	20,500円(税抜) / 22,550円(税込)		
カタログ価格	20,500円(税抜) / 22,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 58 (2026/04/06 19:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1656ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	DSK-101B
積載均等耐荷重	150kg	車輪	自在×2、固定×2
車輪径	φ100mm(グレーゴム)	荷台サイズ	715×460mm
押手高さ	860mm	床高さ	146mm
色	青	荷台材質	ポリプロピレン
重量	11.8kg		
折り畳み式ハンドル			
フットブレーキは大型ペダルで簡単操作。暴走を防いで安全確実な作業が可能です。			
車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。			
騒音環境基準値(40dB)以下をクリアした微音キャスター搭載。 走行時のノイズを大幅に軽減し、夜間作業、室内作業も安心して行えます。			
丈夫で割れないスチール金具使用。なめらかな操作性に加え、高耐久性。			
走行の跡が目立ちづらいグレーゴム車輪			
すべり止めパット付で、荷物の落下を防ぎます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.