
 


品番：EA520BD-21

品名：100x 95x190mm [運搬車用]荷崩れ防止ベルト

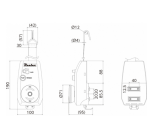

販売価格	15,900円(税抜)／17,490円(税込)		
カタログ価格	15,900円(税抜)／17,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/06/08 08:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1710ページ		



仕様

メーカー	中発販売	型番	LF-3037
シリーズ	リーレックス (Reellex)	仕様	本体
サイズ	100(W)×95(D)×190(H)mm	ベルト長	30mm×3.7m
ベルト厚み	0.5mm	ベルト材質	ナイロン
重量	約880g	材質	本体カバー:ポリプロピレン ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂) ベース:アルミダイキャスト ゼンマイばね:ステンレス
使用温度範囲	-10℃～50℃		
強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取り付け			
積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め			
自動巻きリール内蔵なのでベルトの引き出し、収納が簡単			
屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)			
ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除			
本体背面マグネット2個付(ネオジム磁石)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.