


品番：EA520BE-14

品名：1200x800mm/1200kg 運搬車(重量物用/ブレーキ)

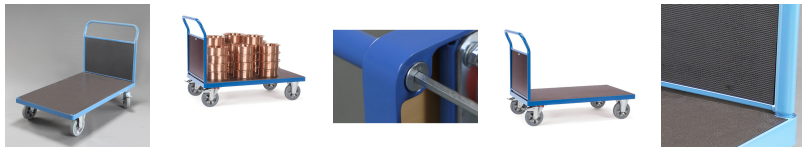

販売価格	127,500円(税抜) / 140,250円(税込)		
カタログ価格	127,500円(税抜) / 140,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 05:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1658ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

この商品はお客様組み立て品です。

頑丈で防水・滑り止めの加工付の合板製運搬車

#### 仕様

※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	1200kg
荷台サイズ	1200×800mm	床高さ	283mm
押手高さ	1005mm	車輪	自在(ブレーキ付)×2 固定×2
車輪径	φ200×50mm	重量	52kg
材質	荷台:合板(木製) フレーム:スチール(粉末塗装仕上げ) 車輪:弾性ソリッドゴム		

重量物用

荷台は合板製の為、頑丈で防水・滑り止めの加工がされています。

ハンドルは前後どちらでも取り付け可能ですが、ハンドル側を自在キャスターにすることで重量物運搬時の方向転換が楽にできます。

ハンドルにパネルが付いているため、荷物が運搬者側に落ちないので安全です

フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

タイヤ跡が残りにくいです。

### 代替品

	<p><b>品番</b> EA520BE-32 <b>コメント</b> ブレーキなし、耐荷重600KG</p>
	<p><b>品番</b> EA520BE-16 <b>コメント</b> 耐荷重1500kg/長尺・重量物用</p>

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.