 



品番：EA520BE-30A

品名：850x500mm/500kg 運搬車(木製荷台)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 55,900円(税抜) / 61,490円(税込) | | |
| カタログ価格 | 55,900円(税抜) / 61,490円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/15 08:08現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1657ページ | | |

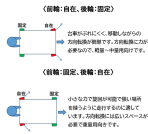

この商品はお客様組み立て品です。

ハンドルは前後どちらでも取り付け可能です

仕様

| | | | |
|-------|---|---------|-----------|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 500kg |
| 荷台サイズ | 850×500mm | 床高さ | 228mm |
| 押手高さ | 900mm | 車輪 | 自在×2、固定×2 |
| 車輪径 | φ160×40mm | 重量 | 24kg |
| 材質 | 荷台:木製 フレーム:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) | | |

ハンドルを前後取り換えることで操作性が変わります。

〈前輪:自在、後輪:固定〉台車がぶれにくく、移動しながらの方向転換が簡単です。方向転換に力が必要なので、軽量～中量用向けです。


〈前輪:固定、後輪:自在〉小さな力で旋回が可能で狭い場所を縫うように走行するのに適しています。方向転換には広いスペースが必要で重量用向きです。

木天板なので丈夫だけでなく、柔軟性があり荷物に傷がつきにくいです。

TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。

フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

代替品

| | |
|--|---|
|  | <p>品番 EA520BE-32 コメント サイズご確認下さい</p> |
|--|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.