


品番：EA520BE-41

品名：850x450mm/500kg 運搬車(メッシュかご付)

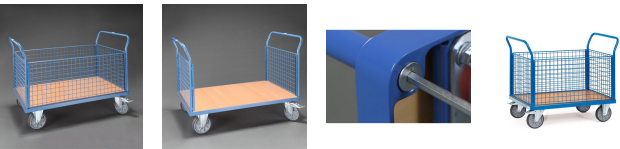

販売価格	101,300円(税抜)／111,430円(税込)		
カタログ価格	101,300円(税抜)／111,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/18 22:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1660ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	500kg
荷台サイズ	850×450mm	床高さ	228mm
押手高さ	948mm	ピッチ	50×50mm
車輪	自在(ブレーキ付)×2、固定×2	車輪径	φ 160×40mm
重量	35kg	材質	フレーム:スチール(粉体塗装仕上げ) 荷台:木 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
両サイドのメッシュパネルは取り外し可能			
メッシュパネルによって荷物が落ちません。			
木天板なので丈夫だけでなく、柔軟性があり荷物に傷がつきにくいです。			
TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。			
フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

