


品番：EA520BE-43

品名：1200x750mm/600kg 運搬車(メッシュかご付)

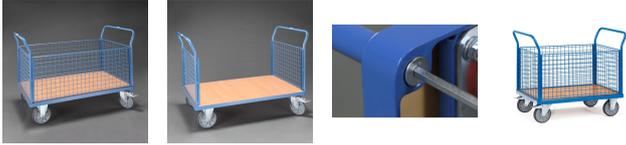

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 115,600円(税抜) / 127,160円(税込) | | |
| カタログ価格 | 115,600円(税抜) / 127,160円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/03/18 23:57現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1660ページ | | |



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

| | | | |
|-------|------------------|---------|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 600kg |
| 荷台サイズ | 1200×750mm | 床高さ | 270mm |
| 押手高さ | 990mm | ピッチ | 50×50mm |
| 車輪 | 自在(ブレーキ付)×2、固定×2 | 車輪径 | φ200×40mm |
| 重量 | 53kg | 材質 | フレーム: スチール(粉体塗装仕上げ) 荷台: 木 車輪: TPE(熱可塑性エラストマー) |

両サイドのメッシュパネルは取り外し可能

メッシュパネルによって荷物が落ちません。

木天板なので丈夫だけでなく、柔軟性があり荷物に傷がつきにくいです。

TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。

フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

