


品番：EA520BN-51

品名：841x466x 878mm/100kg 運搬車(クローラー式)

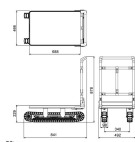

販売価格	199,800円(税抜)／219,780円(税込)		
カタログ価格	199,800円(税抜)／219,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/07 17:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	矢崎化工	型番	AXN-450
商品名	アクロス AXN-450	サイズ(W×D×H)mm	466×841×878
荷台サイズ	688×466mm	積載均等耐荷重	100kg
押手高さ	878mm	床高さ	229mm
乗越え段差許容高さ	4cm	ベルト幅	98mm
重量	18.2kg	荷台材質	プラスチック
クローラー式			
取手折りたたみ式			
キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。			
段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。			
接地面がプラスチックの為、路面に傷がつきにくく安心です。			
※「ACROS」・「アクロス」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。			
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる台車です。			

代替品

--	--



コメント

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.